

SCA620-EF8H1A


生産中止予定

AEC-Q100

RoHS

REACH

外観および形状

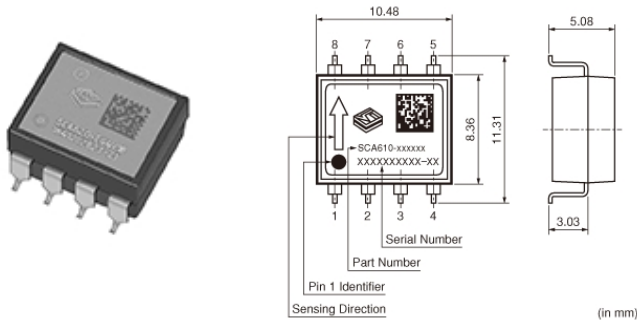

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-1	330mmエンボステーピング	100

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

SCA620-EF8H1A

スペック

出力方式	Analog
軸	1(Z)
検出範囲	±1.7 g
電源電圧	5V
オフセット温度特性	±125mg
感度	1.2V/G
帯域幅	50Hz
質量	0.73g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。