



MA40S4S

生産中

RoHS

REACH

外観および形状

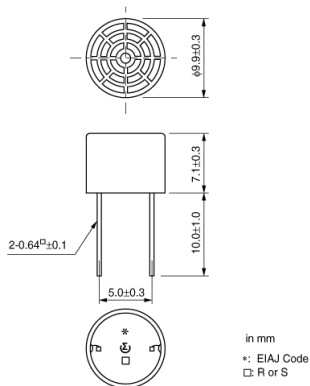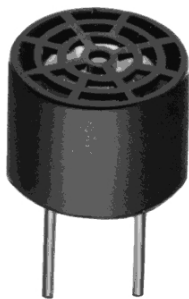

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	箱詰	540

特長

1. 小型・軽量です。
2. 高感度・高音圧です。

お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MA40S4S

スペック

使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
構造	開放型
中心周波数	40kHz
音圧	120dB typ. (0dB=20μPa)
指向性	80° (typ.)
静電容量	2550pF
静電容量公差	±20%
最大許容印加電圧	20Vp-p Continuous signal, Square wave

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MA40S4S

製品データ

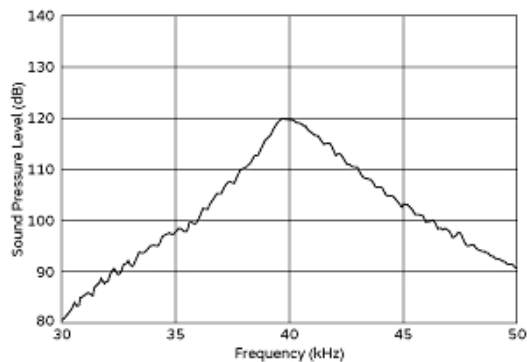

周波数特性

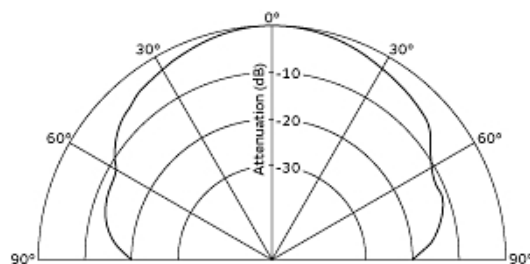

音圧指向性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。