


ZPA2326-0311A-R

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状

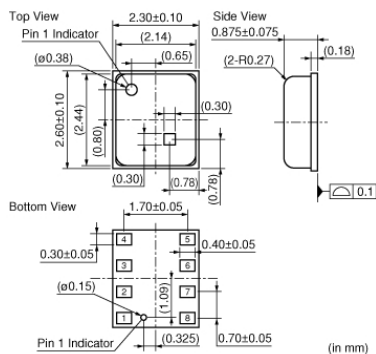

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-R	330mmエンボステーピング	5000

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

ZPA2326-0311A-R

スペック

出力方式	デジタル
消費電流	6.3uA Typ./Conversion time 1/6s
ノイズ	1.1parms Typ./Conversion time 1/6s
絶対精度	+/-0.8 hPa/T= -10 to 65degC, P range= 800 to1100hPa
電源電圧範囲	1.71 to 2.0 V
インターフェース	SPI / I2 C

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。