


SCR1100-D04

NRND

RoHS

REACH

外观&形状

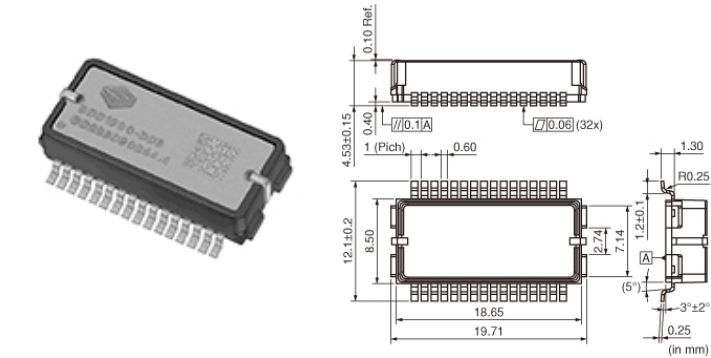

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-05	330mm压纹带	50

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SCR1100-D04

规格

输出类型	SPI
电源电压	3.3&5.0V
轴	1(X)
质量	1.17g
测量范围	+/-300dps
灵敏度	18 LSB/dps
偏移温度特性	+/-0.9dps
频带宽	50Hz

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。