

LQW15CAR22K00#

「#」には包装コードが入ります。


音声ラインチョーク用 1005サイズ巻き線フェライトインダクタ



<包装コード有り品番一覧>

LQW15CAR22K00B LQW15CAR22K00D

外観および形状

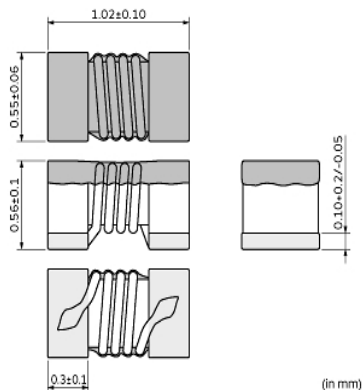

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
B	バラ袋	500
D	180mm紙テーピング	10000

質量 (代表値)	
1個	0.0012g

特記事項

参考インピーダンス：1400Ω

(typ)@900MHz/2000Ω(typ)@1.7GHz

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

LQW15CAR22K00#

「#」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	1.02±0.1mm
W寸法	0.55±0.06mm
T寸法	0.56±0.1mm
サイズコード mm	1005
インダクタンス	220nH±10%
インダクタンス測定周波数	10MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	540mA
直流抵抗上限	0.29Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類	シールドなし
自己共振周波数 (以上)	1300MHz
シリーズ名	LQW15CA_00

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


LQW15CAR22K00#

「#」には包装コードが入ります。

特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

周波数特性 (L)

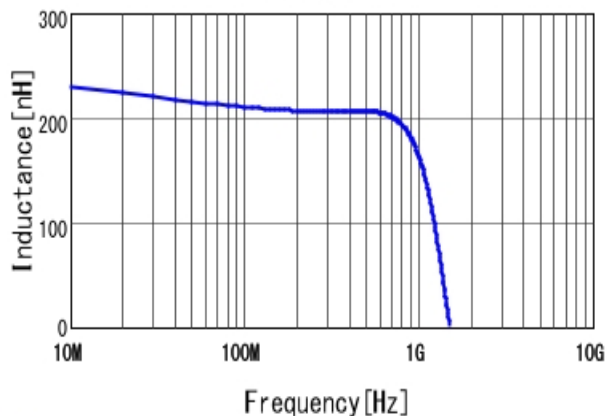


■LQW15CAR22K00 L

周波数特性 (Q)

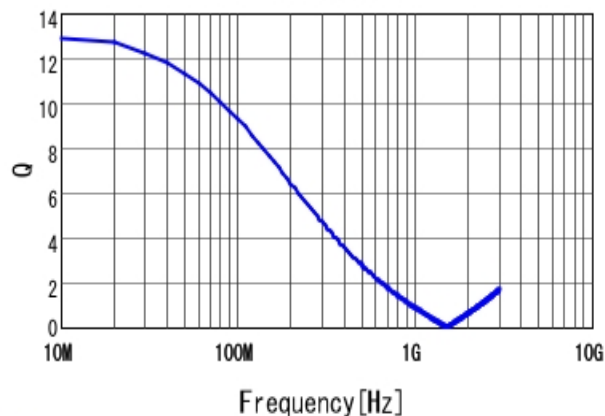

■LQW15CAR22K00 Q

周波数特性 (Z)

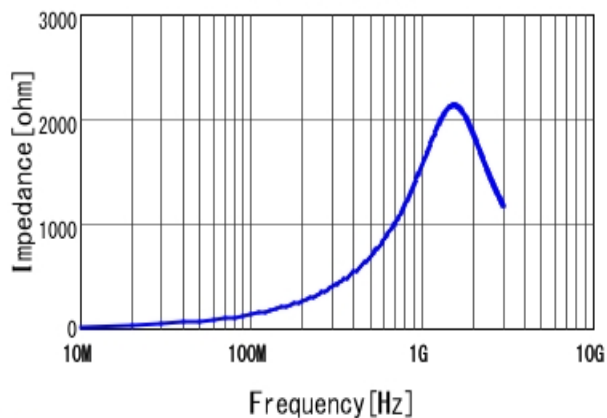

■LQW15CAR22K00 |Z|

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。