

XRCGB24M000F2P29R0

スペック

製品タイプ	水晶振動子
シリーズ名	XRCGB
タイプ	HCR2016
周波数	24.0000MHz
周波数許容偏差	±20ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲	-30℃~85℃
周波数温度特性	±20ppm以内
周波数エージング	±5ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR)	80Ω以下
励振レベル (DL)	150μW (300μW以下)
負荷容量 (Cs)	8pF
形状	SMD
洗浄	非対応
LxW寸法	2.0x1.6mm
質量	6.9mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

XRCGB24M000F2P29R0

製品データ

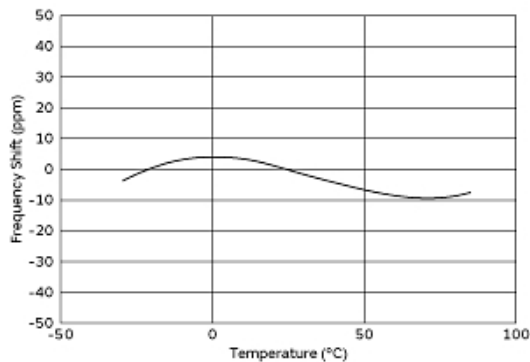

温度特性

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。