

PPGI0626

生産中

推奨

RoHS

REACH


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
オススメ用途	天井付け向き

特長

LEAD TYPE用

外観および形状

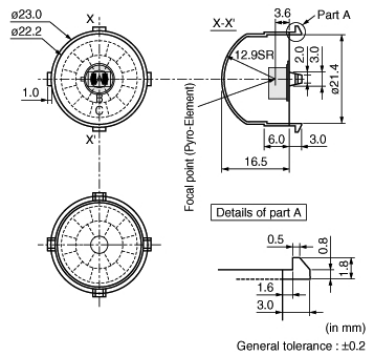

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	トレー	100

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PPGI0626



スペック

材質	高密度ポリエチレン
色	乳白色
使用温度範囲	-25℃ ～ 60℃
保存温度範囲	-30℃ ～ 80℃
検知エリア (deg.)	水平：110 垂直：120
レンズセグメント数	19

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


PPGI0626

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりPPGI0626の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PPGI0626>

製品データ

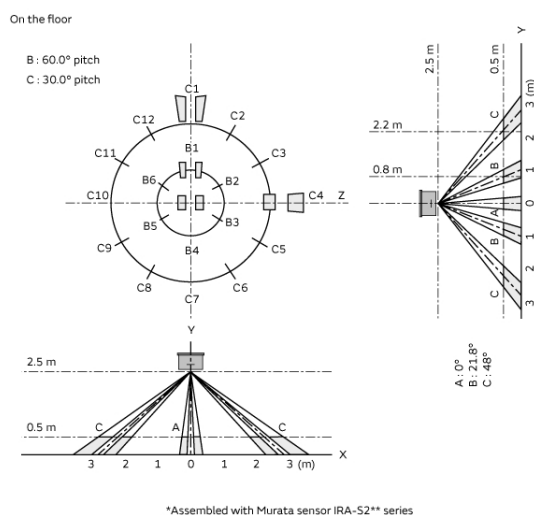

配光図

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。