


●実装上の注意

1. 標準はんだ条件

(1) リフロー方式

右記プロファイルのリフロー炉に2回通す。

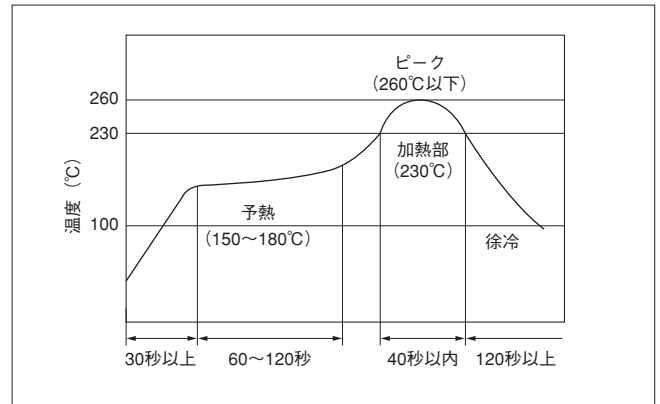

(2) こて付け方式

電極部をはんだこて温度+350±5°Cで3.0±0.5秒間当てる。

(3) 注意事項

リフローはんだ付けにおいて、酸性の強い（塩素含有量0.2wt%を超えるもの）フラックスの使用は避けてください。

2. 洗浄について

当製品は密閉構造ではありませんので洗浄は避けてご使用ください。

3. コーティングについて

当製品は密閉構造ではありませんので、本体を外装樹脂等でコーティングしないで下さい。

●保管・使用環境

1. 製品保管条件

温度-10~+40°C、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管ください。

2. 製品保管期限

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用ください。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認のうえ、ご使用ください。

3. 製品保管上の注意事項

- (1) 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けてください。
- (2) 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管ください。

(3) 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けてください。

(4) 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用ください。

(5) 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取り扱いをお願いいたします。

4. その他

ご使用に際し、何か不都合が懸念される場合は、別途、当社までご相談ください。

●定格上の注意

過剰な衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意ください。

●取り扱い上の注意

安全設計のためセラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介してIFアンプに接続し、直接セラフィル®のアース出力間にD.C.印加することは避けてください。