


実装情報

■標準はんだ付け条件

●フロー

鉛フリーはんだ（96.5Sn／3.0Ag／0.5Cu組成）、共晶はんだ（63Sn／37Pb組成）

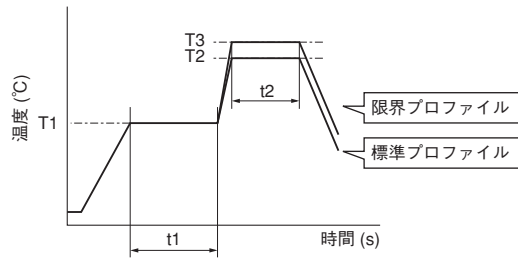


シリーズ名	標準プロファイル					限界プロファイル				
	予熱		加熱		フロー回数	予熱		加熱		フロー回数
	温度 (T1)	時間 (t1)	温度 (T2)	時間 (t2)		温度 (T1)	時間 (t1)	温度 (T3)	時間 (t2)	
°C	sec.	°C	sec.	回	°C	sec.	°C	sec.	回	
PV32	150	60~120	250	5 max.	1	150	60~120	260	3 max.	1

●はんだコテ

シリーズ名	標準			
	コテ先温度	はんだ時間	コテ電力	回数
	°C	sec.	w	回
PV32	350±10	3 max.	30 max.	1

■取付穴寸法図

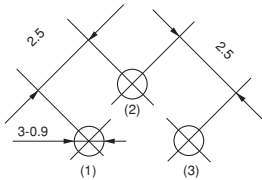

(Tolerance: ±0.1
in mm)