


酸化銀電池  
 Silver oxide batteries

# SR41

## ■外形寸法 Dimensions(mm)

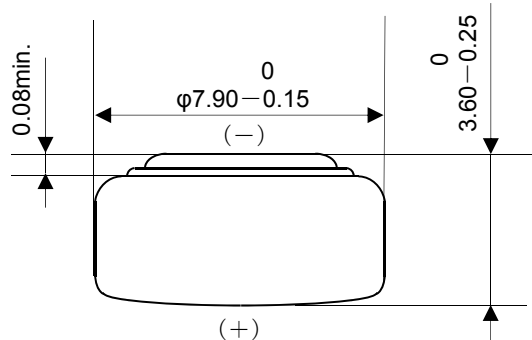


## ■刻印 Monogram



## ■定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	1.55 V
公称容量 (終止電圧 1.2V) Nominal Capacity (1.2V cutoff)	45 mAh
標準放電負荷 Standard Discharge Load ※公称電圧/抵抗 Nominal Voltage/Standard Load	22 k $\Omega$ ( $\approx$ 0.07mA)
標準質量 Weight	0.65 g
使用温度範囲 Operating Temperature	-10 ~ +60°C
用途 Applications <ul style="list-style-type: none"> <li>● 医療機器 ● 電子体温計 ● 玩具 ● 電卓 ● タイマー</li> <li>● Medical Device ● Electric thermometers</li> <li>● Toy ● Calculator ● Timer</li> </ul>	
水銀使用率 0% No mercury added	

## ■放電特性 Discharge Characteristics

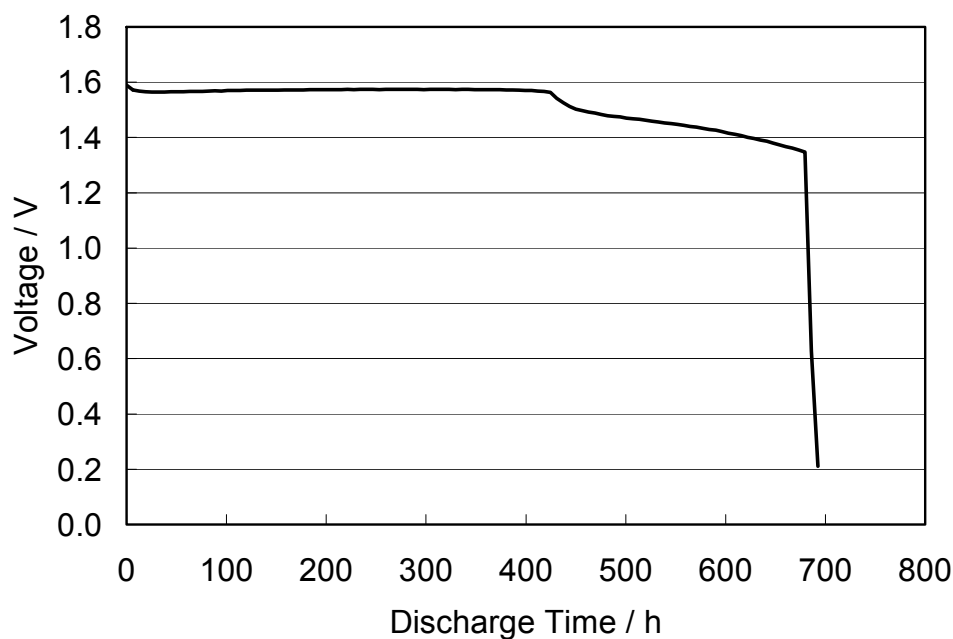 load : 22k $\Omega$  temperature: 23°C


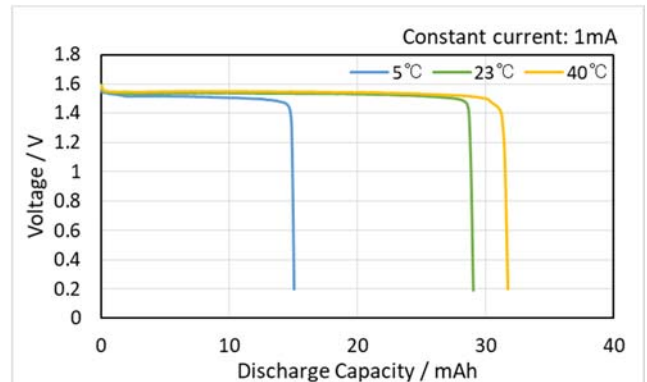
■ 放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load

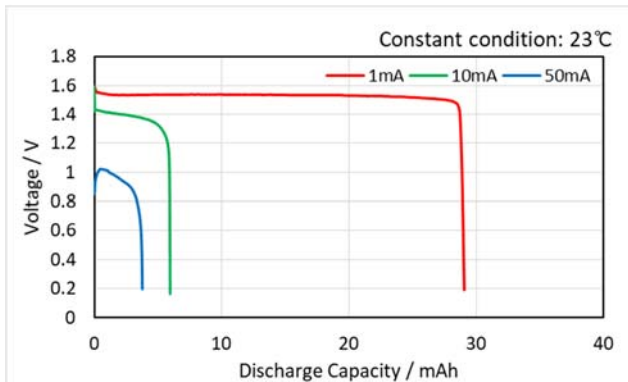


■ 放電温度特性

Discharge Characteristics by Temperature



■ 放電負荷と放電容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity

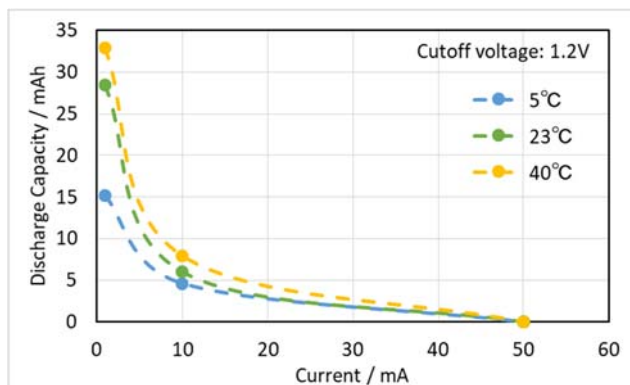

\*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

\*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.