

MYBSP01206AZFT


目前生产

推荐

New

RoHS

外观&形状

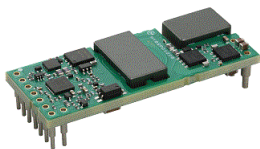

特点

72W, 12Vo/6A isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3bt/ PoE++ class8
Input voltage ranges from 41.1 to 57V
Small package, 56.4 x 22.2 x 8.52mm, DIP type
2250Vdc Input-Output Isolation
Support Adapter ORing and PSE type indicators

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

MYBSP01206AZFT

注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载MYBSP01206AZFT的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=MYBSP01206AZFT>



规格

输出功率 (W)Max	72W
Vin(V)	41.1V to 57V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	93.2%
尺寸 (mm)W	56.4mm
尺寸 (mm)L	22.2mm
尺寸 (mm)T	8.52mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	6A
封装	DIP
应用	PoE
产品系列	MYB
产品系列特点	MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
品牌	Murata

在2 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。