

# UQQ-12/8-Q12P-C


已经停产

RoHS

## 用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

## 外观&形状

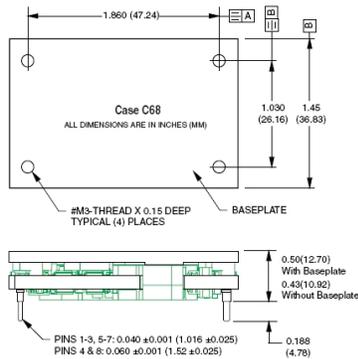

## 特点

12V, 8A, Single Output Isolated DC-DC Converter, 9-36 Input Range, Positive polarity

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# UQQ-12/8-Q12P-C



## 规格

输出功率 (W)Max	96W
Vin(V)	9V to 36V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
隔离电压 (V)	2000V
效率(%)	89%
尺寸 (mm)W	36.9mm
尺寸 (mm)L	56.4mm
尺寸 (mm)T	10.9mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	8A
结构	1/4 Brick
封装	DIP
产品系列	UQQ
产品系列特点	Quarter-brick DOSA-Compatible, Isolated DC-DC Converters
安规认证	UL/IEC/EN60950-1 safety approvals.
品牌	Murata Power Solutions

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。