

UWS-3.3/15-Q48PM-C

计划停产

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3.3V, 15A, Single Output Isolated 1/16 Brick DC-DC Converter,
18-75V Input Range, Positive Polarity, SMT

外观&形状

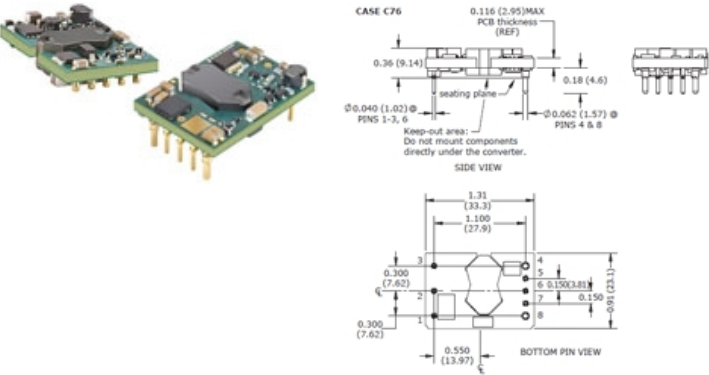

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

UWS-3.3/15-Q48PM-C

规格

输出功率 (W)Max	49.5W
Vin(V)	18V to 75V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	3.3V
Vout (V)typ	3.3V
线性调整率 (%)	0.15%
负载调整率 (%)	0.3%
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	90%
尺寸 (mm)W	33.02mm
尺寸 (mm)L	22.9mm
尺寸 (mm)T	9.14mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	15A
结构	1/16 Brick
封装	DIP
产品系列	UWS
产品系列特点	Sixteenth-brick DOSA- Compatible, Wide Input Isolated DC-DCConverters
安规认证	UL/IEC/EN60950 safety approvals.
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。