

DMS-20PC-2-FM-C

计划停产

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3.5 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Frequency Monitor: 350-450Hz@85-140Vac Input

外观&形状

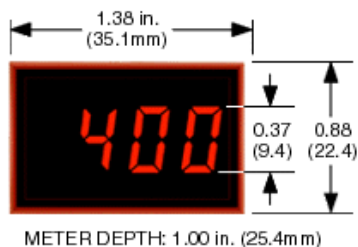

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-20PC-2-FM-C

规格

产品系列	DMS-20PC-FM
产品系列特点	DMS-20PC-FM
Measuring Range(Hz)	350Hz to 450Hz
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV)	85V to 140V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
Self Powered	Yes
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
安规认证	UL/CSA recognized
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	AC Line Frequency
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-1Hz
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Measuring Condition	85Vac to 140Vac
Update Rate (samples /sec)	4

Weight (g)	28g
Weight (oz)	1 ³ / ₈

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。