

# DMS-20PC-3-FM-C

目前生产

推荐

RoHS


## 用途

|         |  |
|---------|--|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。  |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 特点

3.5 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Frequency Monitor: 47.0-99.0Hz@170-264Vac Input

## 外观&形状

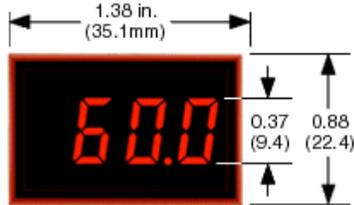

METER DEPTH: 1.00 in. (25.4mm)

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# DMS-20PC-3-FM-C



## 规格

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 产品系列                            | DMS-20PC-FM         |
| 产品系列特点                          | DMS-20PC-FM         |
| Measuring Range(Hz)             | 47Hz to 99Hz        |
| Display Type                    | LED                 |
| 颜色                              | Red                 |
| Number of Digits                | 3                   |
| Digit Height (mm)               | 9.4mm               |
| Power Supply Type               | 2-Wire Self Powered |
| Power Supply(ACV)               | 170V to 264V        |
| AC Power Supply Current (mA)Max | 50mA                |
| Self Powered                    | Yes                 |
| 工作温度(degC)                      | -25°C to 60°C       |
| 安规认证                            | UL/CSA recognized   |
| Humidity                        | 0% to 95%           |
| Measurment Type                 | AC Line Frequency   |
| Mounting Type                   | Panel Mount         |
| Accuracy                        | +/-0.1Hz            |
| Case Material                   | Polycarbonate       |
| Configurable DPM                | No                  |
| Daylight Readable               | No                  |
| Digit Height (inch)             | 0.37inch            |
| Measuring Condition             | 170Vac to 264Vac    |
| Update Rate (samples /sec)      | 4                   |

|             |     |
|-------------|-----|
| Weight (g)  | 28g |
| Weight (oz) | 13  |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。