


DMS-20RM-1-AC1-R-C

已经停产

RoHS

外观&形状

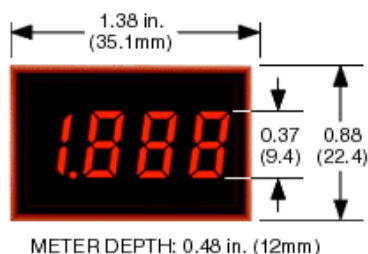

特点

3.5 Digit, AC-Powered, Standard Red LED, AC rms Voltmeter:
0-19.99Vac @ 47 - 1000Hz input

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-20RM-1-AC1-R-C

规格

Weight (oz)	1.33
-------------	------

产品系列	DMS-20RM
产品系列特点	DMS-20RM
Measuring Range(ACV)	0V to 19.99V
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	AC Powered
Power Supply(ACV)	85V to 264V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	True RMS AC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.4V
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Measuring Condition	47Hz to 1000Hz
Power Supply Isolation	Yes
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	36g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。