


DMU-30ACV-2-DR-C

已经停产

RoHS

外观&形状

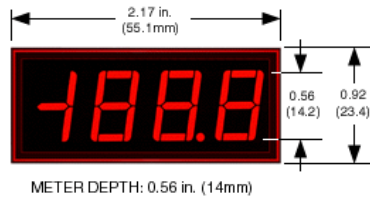

特点

3.5 Digit, AC-Powered, Daylight Readable Red LED, AC rms
Voltmeter: 0-300Vac @ 47 - 1000Hz input

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMU-30ACV-2-DR-C

规格

产品系列	DMU-30ACV
产品系列特点	DMU-30ACV
Measuring Range(ACV)	0V to 300V
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	14.2mm
Power Supply Type	AC Powered
Power Supply(ACV)	85V to 264V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	True RMS AC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.4% +/-2 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	Yes
Digit Height (inch)	0.56inch
Measuring Condition	47Hz to 1000Hz
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	36g
Weight (oz)	1.33

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。