

DCA-20PC-6-DC4-GS-C


计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

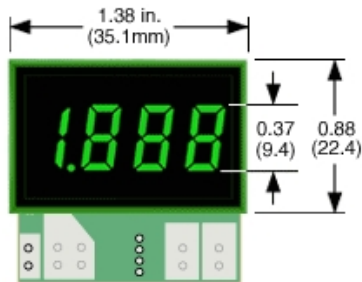

特点

19.99Adc, 8-36Vdc Supply, Green LED Display Subminiature DC Ammeters

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DCA-20PC-6-DC4-GS-C

规格

产品系列	DCA-20PC
产品系列特点	DCA-20PC
Measuring Range(DCA)	0A to 19.99A
Display Type	LED
颜色	Green
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	8V to 36V
DC Power Supply Current (mA)Max	150mA
DC current Shunt	Internal
工作温度(degC)	0°C to 60°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	DC Current
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.15%
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Power Supply Isolation	Yes
Update Rate (samples /sec)	2.5

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。