

DMS-20PC-3-PGL-C


计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

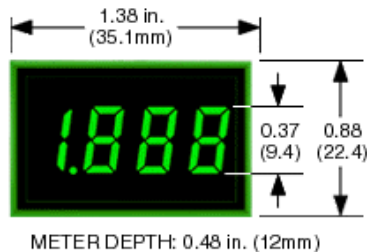

METER DEPTH: 0.48 in. (12mm)

特点

3.5 Digit, Low Power Green LED Subminiature Digital Panel
Meter: +/-200V Input

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-20PC-3-PGL-C

规格

产品系列	DMS-20PC
产品系列特点	DMS-20PC
Measuring Range(DCV)	-200V to 200V
Display Type	LED
颜色	Green
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	4.75V to 5.25V
DC Power Supply Current (mA)Max	12mA
工作温度(degC)	0°C to 60°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	DC Volts
Mounting Type	Panel or PC-Board Mount
Accuracy	+/-2 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Input Impedance (MΩ)	1MΩ
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	11g
Weight (oz)	0.43

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。