

DMS-40PC-1-RS-C


已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

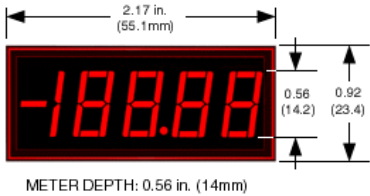

特点

4.5 Digit, Standard Red LED Miniature Digital Panel Meter: +/- 2V Input

在1 / 2页

- 注意
- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
 - 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-40PC-1-RS-C

规格

产品系列	DMS-40PC
产品系列特点	DMS-40PC
Measuring Range(DCV)	-2V to 2V
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4.5
Digit Height (mm)	13.2mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	5V
DC Power Supply Current (mA)Max	100mA
工作温度(degC)	0°C to 50°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	DC Volts
Mounting Type	Panel or PC-Board Mount
Accuracy	+/-1 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.52inch
Input Impedance (MΩ)	1MΩ
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	21g
Weight (oz)	0.753

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。