

DMS-30LCDA-4/20S-C

目前生产


推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

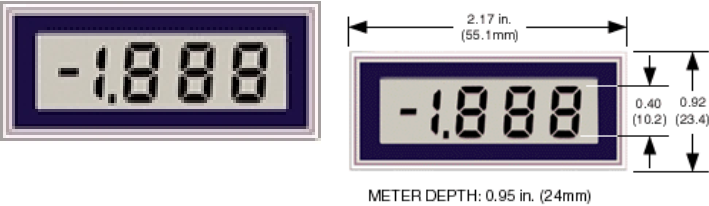

特点

Standard Reading, 4-20mA Input 3.5 Digit, Digital Panel Meter with Full-size LCD Display

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-30LCDA-4/20S-C

规格

产品系列	DMS-30LCDA-4/20
产品系列特点	DMS-30LCDA-4/20
Measuring Range(mA)	4mA to 20mA
Display Type	LCD
颜色	Black
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	10.2mm
Power Supply Type	Loop Powered
Self/Loop Powered	Yes
工作温度(degC)	0°C to 60°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	4/20mA DC Current
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.05% +/-1 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	Yes
Digit Height (inch)	0.4inch
Input Protection	-40 ~ 40mA
Loop Drop (V)	3489V
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	28g
Weight (oz)	13

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。