

DMS-30PC-4/20S-24BS-I-

目前生产


推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

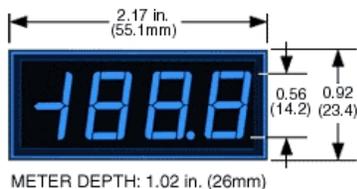

特点

4-20mA Input 3.5 Digit, Blue LED Display, Isolated Power Process Monitor

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-30PC-4/20S-24BS-I-



规格

产品系列	DMS-30PC-4/20S
产品系列特点	DMS-30PC-4/20S
Measuring Range(mA)	4mA to 20mA
Display Type	LED
颜色	Blue
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	14.2mm
Power Supply Type	DC Powered
工作温度(degC)	0°C to 60°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	4/20mA DC Current
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.05% +/-1 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.56inch
Input Protection	-40 ~ 40mA
Loop Drop (V)	5804V
Power Supply Isolation	Yes
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	28g
Weight (oz)	13

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。