

DMS-40PC-4/20S-24RS-I-


已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

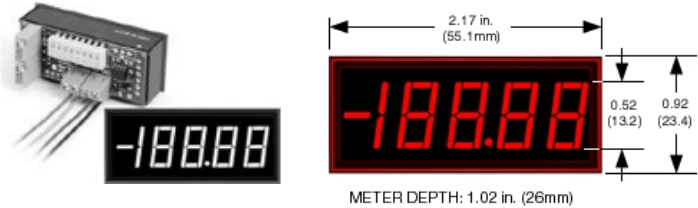

特点

4-20mA Input 4.5 Digit, Red LED Display, Isolated Power Process Monitor

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-40PC-4/20S-24RS-I-

规格

产品系列	DMS-40PC-4/20S
产品系列特点	DMS-40PC-4/20S
Measuring Range(mA)	4mA to 20mA
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4.5
Digit Height (mm)	13.2mm
Power Supply Type	DC Powered
工作温度(degC)	0°C to 50°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	4/20mA DC Current
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.01% +/-2 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.52inch
Input Protection	-40 ~ 40mA
Loop Drop (V)	5803V
Power Supply Isolation	Yes
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	28g
Weight (oz)	13

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。