


チップ多層ハイブリッドカプラ

ローパス機能付カプラ

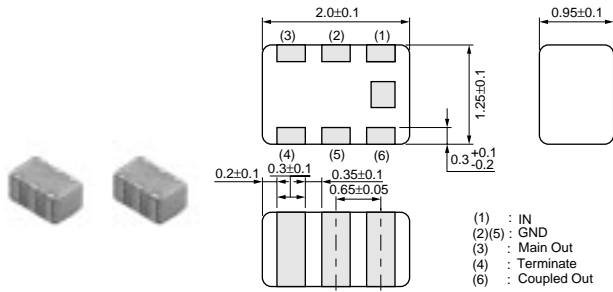

LDC21シリーズ

\* All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice. (in mm)

品番	周波数範囲 (MHz)	結合度 (dB)	挿入損失 (dB)	減衰量 (絶対値) (dB)	アイソレーション (min.) (dB)	特性インピーダンス (公称値) (Ω)	許容電力 (W)	用途
LDC211G9518H-073	1950.0 ± 30.0MHz	18.0 ± 1.0dB	0.45 max. (at 25 °C)	24.0 min. at 2x(fo ± 30.0)MHz	30.0	50	3 max. (50 Load)	UMTS(Band1)